


品番：EA330FA-1

品名：1600℃ プロパンバーナー

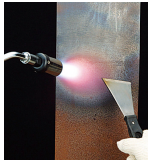

販売価格	22,000円(税抜)／ 24,200円(税込)		
カタログ価格	22,000円(税抜)／24,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 （2025/06/11 06:41現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0073ページ		



仕様

メーカー	新富士バーナー	型番	M-5
炎形状	ソフトな棒状炎(火炎長:約350mm)	火炎温度	約1400℃
熱量	約14.0kw(12000kcal/h)	火口サイズ	35mm
ボンベ取り付け雄ネジ	22.5mm左ネジ	クリップ材質	硬質樹脂グリップ
ホース長	3m	全長	360mm(ホース除く)
重量	1240g		
塗装はがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。			
プロパンボンベに直接繋がられます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.