
 
 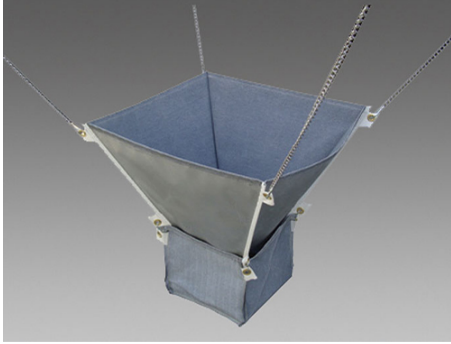


品番：EA334EH

品名：600x 600mm 高所熔接作業用火花受けホッパ[®]



販売価格	51,700円(税抜) / 56,870円(税込)		
カタログ価格	51,700円(税抜) / 56,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/14 00:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0073ページ		



仕様

サイズ	本体: 600(W)×600(D)×480(H) mm 下部BOX: 300(W)×300(D)×250 (H)mm	重量	2.7kg
付属品	・中敷(耐炎フェルト: 310×310mm) ×3枚 ・吊り下げチェーン(750mm)×4個 ・磁石、フック、Sカン×各4個		

高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。

本体と下部のBOXはセパレート式

本体は、スパッタシートの2重構造でより安全性が向上。

BOXの中は耐炎フェルトを中敷に使用しており、水を吸わせて使用することも可能です。

ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節自由自在

強力磁石で安定感抜群

本体とBOXは、コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

