


品番 : EA338AR-1

品名 : $\phi 42\text{mm}/180\text{mm}$ バイフカッタ-(ACドレンバイフ用)

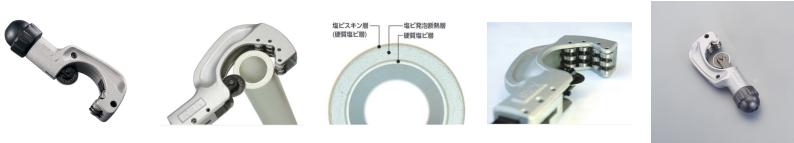

販売価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 06:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



空調ドレン管を美しく切断!

仕様

メーカー	レッキス工業(REX)	型番	427142
切断能力(mm)	$\phi 6\sim 42$ (呼び:20・25)	全長(mm)	180
重量	400g	適応パイプ	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管
ペアリング数	6		

空調ドレン管を美しく切断します。

切断時に、フレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。

発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。

軸受けのペアリング使用による切断中の負荷の軽減。ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現しました。

クボタケミックスKCドレンパイプ/積水化学工業ACドレンパイプ対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.