 



品番：EA345AA-10

品名：ロータリーポンプ・電気ドリル用(φ19mmホ-入)



販売価格	6,090円(税抜)／6,699円(税込)		
カタログ価格	6,090円(税抜)／6,699円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/29 16:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2512ページ		

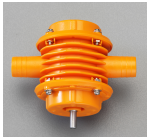

仕様

用途	各種排水・水溶性研削液等の移送に	サイズ	125(W)×79(D)×106(H)mm
シャフト	7mm	適応電動工具	電気ドリル(正回転)
最大吐出量	48L/分	適応電気ドリル回転数	2,000～3,000rpm
使用ホ-ス内径	19～20mm	ローター材質	ポリアセタ-ル
淡水・海水・オイル、農業用薬品(液体)、液体肥料などの給排水に			
電気ドリルを使用してポンプとして使えます。			
エンジンオイル SAE30～40まで使用可能です。			
本体は耐腐食・耐熱および耐摩耗の樹脂プラスチックボディ			
※ガソリン、シンナーなどの引火性液体には使用出来ません。			
※電気ドリルは、逆回転では使用しないで下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.