


品番：EA346TA-4

品名：10.0MPa 水圧テストポンプ

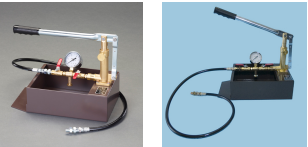

販売価格	43,600円(税抜)／ 47,960円(税込)		
カタログ価格	43,600円(税抜)／47,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/06/30 01:35現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0198ページ		



仕様

最高圧力	10.0MPa	プランジャー径	22mm
ストローク	35mm	吐出口径	1/4
水槽容量(L)	5.2	1回吸水量 (mL)	13
サイズ	210×360×300mm	重量	7.0kg
接続ねじ径	G1/4"	付属品	圧力計(10Mpa)、1/4耐圧ホース付
弁は高精度のステンレス球弁を採用			
JIS規格ではありません。			