


品番：EA350XC-2B

品名：1/4"- 3"(80A) 電動ねじ切機

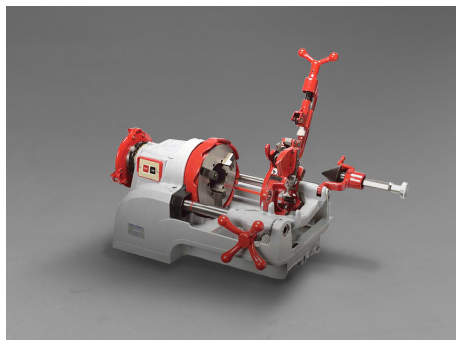

販売価格	647,900円(税抜) / 712,690円(税込)		
カタログ価格	647,900円(税抜) / 712,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 18:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0191ページ		



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	レックス工業 (REX)	型番	273015 (F80AIII)
モーター	単相100V・600Wシリーズモーター(ブレーキ付)	ねじ切り能力	1/4B~3B(8A~80A)
無負荷回転数	31rpm	オイルタンク容量	4.0L
サイズ	770(L)×480(W)×405(H)mm	重量	65kg
自動切上			
ねじ切りオイル50W-R 4L・マシンカバー付			
余裕の往復台ストローク ストローク幅が広がったので、自動オープン転造ヘッドの搭載が容易。			
低重心の安全設計			
ブレーキ付モータ採用の巻き込み防止設計			
食い込みの少ないコーン形状リーマを採用			
メンテナンス性向上 送りハンドル・リーマホルダの脱着が簡単になりました。			

※8A～10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.