


品番：EA350XC-6

品名：1/4"-3"(80A) 電動ねじ切り機(超硬カッタ付)

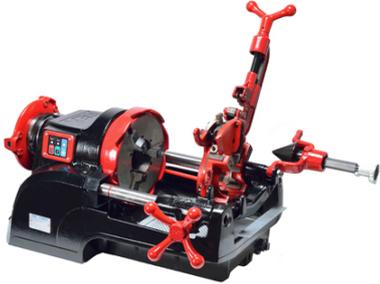

販売価格	799,900円(税抜) / 879,890円(税込)		
カタログ価格	799,900円(税抜) / 879,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/25 23:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0190ページ		



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

### 仕様

メーカー	レックス工業 (REX)	型番	273025 (F80AIII GX-TC)
ねじ切能力	1/4B~3B(8A~80A)	モーター	単相100V・600Wシリーズモーター(ブレーキ付)
無負荷回転数	31rpm	オイルタンク容量	4.0L
重量	65kg	サイズ	770×480×405(H)mm

超硬カッター付

安全性・操作性を迫及した高機能マシン

モーターの停止操作を安心してマシンにまかせられるため、ねじ加工作業の安全性と効率がさらにUPしました。

電子制御回路内蔵による自動停止機能を新たに搭載。

自動停止(電子制御回路内蔵)

ねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。

低電圧警告

電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅します。作業のムダをなくし、正確なねじ切りのための新しい機能です。

※電圧により点滅間隔が変化します。

過負荷防止

作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モーター出力を自動停止します。過負荷による焼損からモーターを保護します。

ポッキングプラグ採用

※8A～10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。

※ウェブカタログ画像はEA350XC-5 (銅管カッター付)になります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.