


品番：EA350XC-6

品名：1/4"-3"(80A) 電動ねじ切り機(超硬カッタ付)

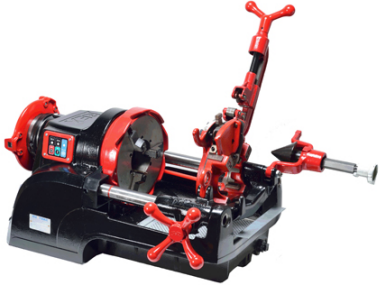

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 799,900円(税抜) / 879,890円(税込) | | |
| カタログ価格 | 799,900円(税抜) / 879,890円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/11 19:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0190ページ | | |



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

| | | | |
|--------|-----------------|----------|----------------------------|
| メーカー | レックス工業 (REX) | 型番 | 273025 (F80AIII GX-TC) |
| ねじ切能力 | 1/4B~3B(8A~80A) | モーター | 単相100V・600Wシリーズモーター(ブレーキ付) |
| 無負荷回転数 | 31rpm | オイルタンク容量 | 4.0L |
| 重量 | 65kg | サイズ | 770×480×405(H)mm |

超硬カッター付

安全性・操作性を迫及した高機能マシン

モーターの停止操作を安心してマシンにまかせられるため、ねじ加工作業の安全性と効率がさらにUPしました。

電子制御回路内蔵による自動停止機能を新たに搭載。

自動停止(電子制御回路内蔵)

ねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。

低電圧警告

電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅します。作業のムダをなくし、正確なねじ切りのための新しい機能です。

※電圧により点滅間隔が変化します。

過負荷防止

作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モーター出力を自動停止します。過負荷による焼損からモーターを保護します。

ポッキンプラグ採用

※8A～10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。

※ウェブカタログ画像はEA350XC-5 (銅管カッター付)になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.