


品番：**EA351CP-40**

品名：40A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

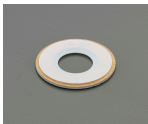

販売価格	<b>970円</b> (税抜) / 1,067円(税込)		
カタログ価格	970円(税抜) / 1,067円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 43</b> (2026/05/25 18:04現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1462ページ		



#### 仕様

呼び径	40A	厚み	2.8mm
使用温度範囲	-100~150℃		
内フランジパッキン			
JIS管フランジ用			
JIS10K			
内径側及びシール面がPTFEの膜で完全に覆われている為、流体の汚染がなく、また耐薬品性・耐溶剤性に優れている為、ファインケミカル、石油化学、医薬、一般工業と幅広い用途に使用されています。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.