



品番：EA351DG-100

品名：[JIS 5K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン

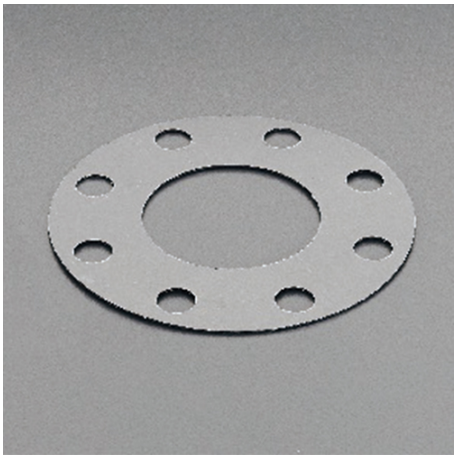

販売価格	2,560円(税抜)／2,816円(税込)		
カタログ価格	2,560円(税抜)／2,816円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 12:55現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			

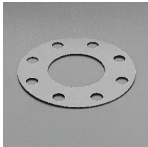

品番	EA351DG-100
品名	[JIS 5K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン
材質	SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理
厚み	1.6mm
呼び径	100A
ボルト穴数	8
圧力限界	5MPa
使用温度範囲	-240～650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)
適用流体	水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
全面パッキン	○
JIS5K	○
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に	○
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン	○

品番	EA351DG-100
品名	[JIS 5K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン
材質	SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理
厚み	1.6mm
呼び径	100A
ボルト穴数	8
圧力限界	5MPa
使用温度範囲	-240～650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)
適用流体	水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
全面パッキン	○
JIS5K	○
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に	○
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン	○

仕様

呼び径	100A	厚み	1.6mm
使用温度範囲	-240～650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)	圧力限界	5MPa
材質	SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理	適用流体	水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
全面パッキン			
JIS5K			
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に			
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン			
ボルト穴数	8		

代替品

	品番 EA351DJ-100 コメント JIS 10K
--	--------------------------------------

