



品番：EA351DG-125

品名：[JIS 5K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン

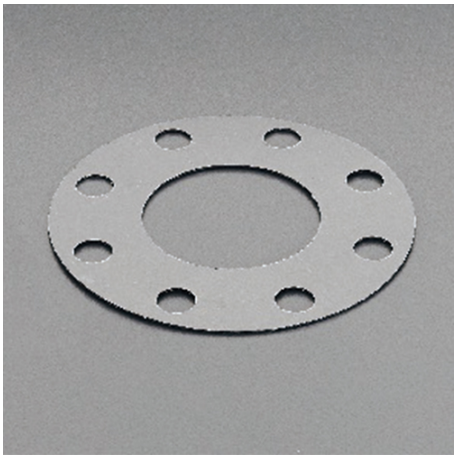

販売価格	3,370円(税抜)／3,707円(税込)		
カタログ価格	3,370円(税抜)／3,707円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/21 00:23現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			

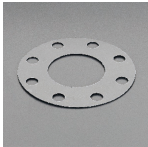

仕様

呼び径	125A	厚み	1.6mm
使用温度範囲	−240～650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)	圧力限界	5MPa
材質	SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理	適用流体	水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
全面パッキン			
JIS5K			
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に			
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン			
ボルト穴数	8		

代替品

	品番 EA351DJ-125 コメント JIS 10K
--	--------------------------------------

