


品番 : EA351DG-150

品名 : [JIS 5K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン

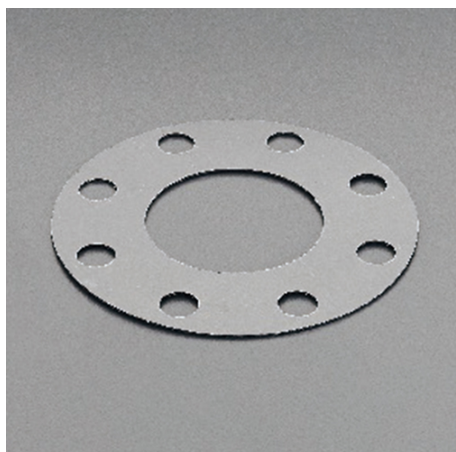


| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,740円(税抜) / 4,114円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,740円(税抜) / 4,114円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/27 03:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1460ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------|------------------|
| 呼び径 | 150A | 厚み | 1.6mm |
| 使用温度範囲 | -240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで) | 圧力限界 | 5MPa |
| 材質 | SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理 | 適用流体 | 水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等 |
| 全面パッキン | | | |
| JIS5K | | | |
| 一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に | | | |
| 圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン | | | |
| ボルト穴数 | 8 | | |

代替品

| | | |
|--|------|-------------|
|  | 品番 | EA351DJ-150 |
| | コメント | JIS 10K |

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.