


品番 : EA351DH-80

品名 : [JIS 5K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン



販売価格	2,440円(税抜) / 2,684円(税込)		
カタログ価格	2,440円(税抜) / 2,684円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/27 03:33現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1460ページ		

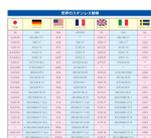

#### 仕様

呼び径	80A	厚み	3.0mm
使用温度範囲	-240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)	圧力限界	5MPa
材質	SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理	適用流体	水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
全面パッキン			
JIS5K			
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に			
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン			
ボルト穴数	4		

#### 代替品

	品番	EA351DK-80
	コメント	JIS 10K

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.