


品番 : EA351DJ-100

品名 : [JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン

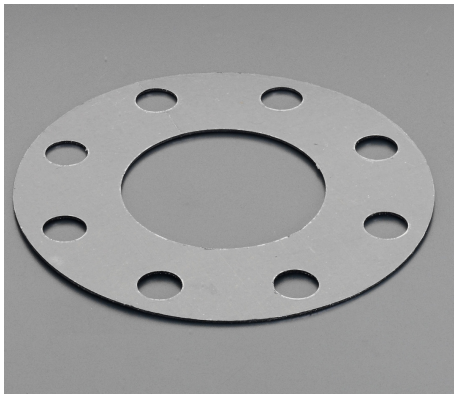

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,990円(税抜) / 3,289円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,990円(税抜) / 3,289円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/04/27 06:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1460ページ                       |      |   |



#### 仕様

|                                  |                               |    |                        |
|----------------------------------|-------------------------------|----|------------------------|
| 一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に            |                               |    |                        |
| 適用流体                             | 水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等              |    |                        |
| 全面パッキン                           |                               |    |                        |
| JIS10K                           |                               |    |                        |
| 圧力限界                             | 5MPa                          | 材質 | SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理 |
| 使用温度範囲                           | -240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで) |    |                        |
| 圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキンです。 |                               |    |                        |
| 呼び径                              | 100A                          | 厚み | 1.6mm                  |
| ボルト穴数                            | 8                             |    |                        |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.