
 
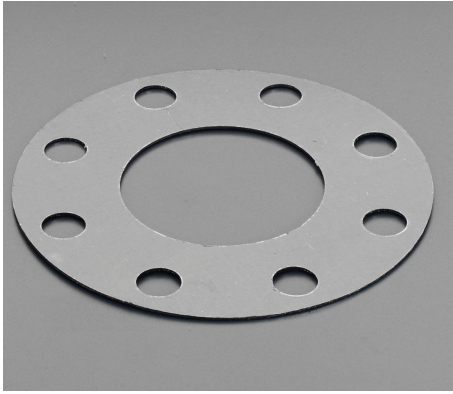


品番 : EA351DJ-125

品名 : [JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン




販売価格	4,090円(税抜) / 4,499円(税込)		
カタログ価格	4,090円(税抜) / 4,499円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/11 21:01現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1460ページ		

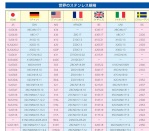

仕様

一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に			
適用流体	水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等		
全面パッキン			
JIS10K			
圧力限界	5MPa	材質	SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理
使用温度範囲	-240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)		
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキンです。			
呼び径	125A	厚み	1.6mm
ボルト穴数	8		

代替品

	品番 EA351DK-125 コメント 125A/3.0mm
--	-----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.