



品番 : EA351DK-150

品名 : [JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン

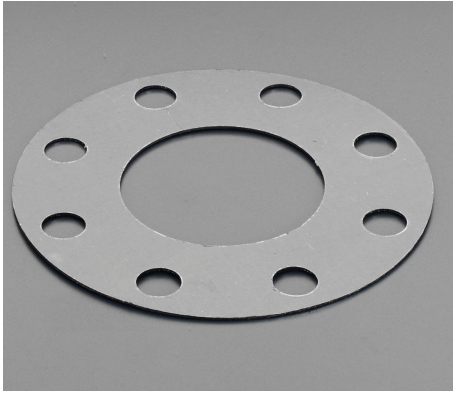

販売価格	6,670円(税抜) / 7,337円(税込)		
カタログ価格	6,670円(税抜) / 7,337円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/11 21:00現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1460ページ		

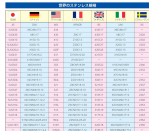

仕様

一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に			
適用流体	水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等		
全面パッキン			
JIS10K			
圧力限界	5MPa	材質	SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理
使用温度範囲	-240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)		
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキンです。			
呼び径	150A	厚み	3.0mm
ボルト穴数	8		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.