


品番：EA351DP-80

品名：80A/1.5mm ユニオンパッキン

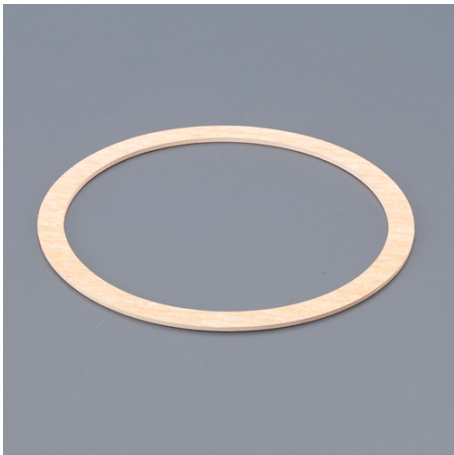

販売価格	610円(税抜)／ 671円(税込)		
カタログ価格	610円(税抜)／671円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/10/02 10:32現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1513ページ		



品番	EA351DP-80
品名	80A/1.5mm ユニオンパッキン
厚み	1.5mm
呼び径	80A
材質	NBR、アラミド繊維、無機充填材
使用温度範囲	-100～183℃
適用流体	水系流体: -100～183℃ 油系流体: -100～180℃ ガス系流体: -100～180℃
最高圧力	水系・油系流体: 3.0MPa ガス系流体: 1.0MPa

仕様

厚み	1.5mm	呼び径	80A
使用温度範囲	-100～183℃	材質	NBR、アラミド繊維、無機充填材
適用流体	水系流体: -100～183℃ 油系流体: -100～180℃ ガス系流体: -100～180℃	最高圧力	水系・油系流体: 3.0MPa ガス系流体: 1.0MPa
大口径のガスケット。			
最大3810×3810mm (9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。			
比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.