


品番：EA351DR-25

品名：25A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)

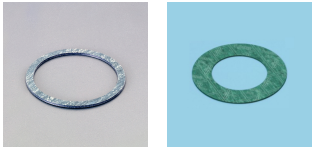

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 220円(税抜)／ 242円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 220円(税抜)／242円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 60 （2026/02/13 11:58現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1463ページ                       |      |   |



仕様

|      |                                            |      |                                                                |
|------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 呼び径  | 25A                                        | 厚み   | 1.5mm                                                          |
| 最高圧力 | 水系流体:3.0MPa<br>油系流体:3.0MPa<br>ガス系流体:1.0MPa | 耐熱温度 | 水系流体:-100～215℃<br>油系流体:-100～150℃<br>ガス系流体:-100～200℃            |
| 材質   | 特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材                      | 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど |

耐熱性、耐蒸気性に優れ、蒸気ラインに適しています

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.