



品番 : EA351EB-10

品名 : [JIS10K] 10A 渦まきガスケット

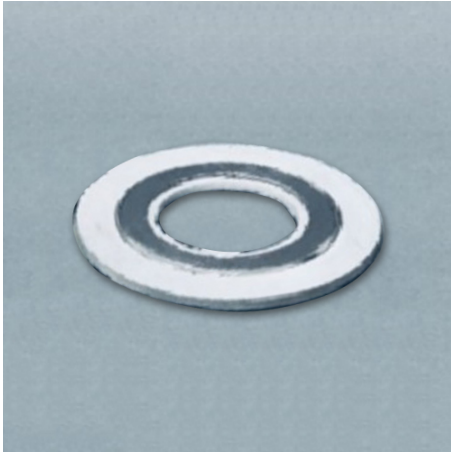

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 835円(税抜) / 919円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 835円(税抜) / 919円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/05/25 16:24現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1463ページ                       |      |   |

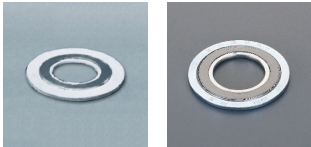

#### 仕様

|        |                                  |            |                                |
|--------|----------------------------------|------------|--------------------------------|
| 呼び径    | 10A                              | 用途         | 一般配管・フランジ                      |
| 最小締付圧力 | 68.9MPa                          | ガスケット係数 m値 | 3                              |
| 厚み     | 4.5mm                            | 内輪・外輪材質    | SPCC(鉄)                        |
| 圧力限界   | 水系流体:43.1MPa<br>ガス・腐蝕性流体:25.9MPa | 最高使用温度     | 酸化雰囲気:450℃<br>非酸化雰囲気(蒸気等):650℃ |
| JIS規格  | JIS B- 2404                      | 耐熱温度       | -200~650℃(蒸気)                  |

JIS10K

耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。

渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。

内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.