
品番: EA351EE-100

品名: [JIS10K]100A 渦まきガスケット

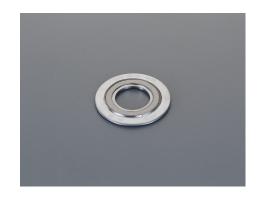

販売価格	8,200円(税抜)/9,020円(税込)					
カタログ価 格	8,200円(税抜)/9,020円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 07:11現在)					
商品入数	1	販売単位	枚			
カタログ ページ	1513ページ					







仕様

メーカー	ニチアス	型番	No.1834-GR			
商品名	グラシール ボルテックスガスケット	最高使用温度	450℃			
高温でのフィラー材の劣化が少なく、高温高圧条件でも長期間優れたシール性を発揮します。						

圧力変動や熱サイクルのある過酷な条件でも優れたシール性を発揮します。

各種産業の配管フランジ、圧力容器、熱交換器、バルブボンネットなどで、特に高温・高圧の蒸気、LNGなど低温用のガスケットとして適しています。

JIS10K

代替品



品番 EA351EB-100コメント 変更点:メーカー

株式会社エスコ