
品番: EA351EE-65

品名: [JIS10K] 65A 渦まきガスケット

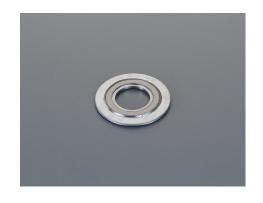

販売価格	6,100円(税抜)/6,710円(税込)			
カタログ価 格	6,100円(税抜)/6,710円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/22 07:05現在)			
商品入数	1	販売単位	枚	
カタログページ	1513ページ			







仕様

メーカー	ニチアス	型番	No.1834-GR		
商品名	グラシール ボルテックスガスケット	最高使用温度	450℃		
高温でのフィラー材の劣化	でのフィラー材の劣化が少なく、高温高圧条件でも長期間優れたシール性を発揮します。				

圧力変動や熱サイクルのある過酷な条件でも優れたシール性を発揮します。

各種産業の配管フランジ、圧力容器、熱交換器、バルブボンネットなどで、特に高温・高圧の蒸気、LNGなど低温用のガスケットとして適しています。

JIS10K

内輪·外輪材質	SUS304	サイズ規格	65A
13710 71710137	000001	У 17 17901Д	33/1

代替品



品番 EA351EA-65コメント 変更点:メーカー

株式会社エスコ