


品番 : EA351FM-150

品名 : 150A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

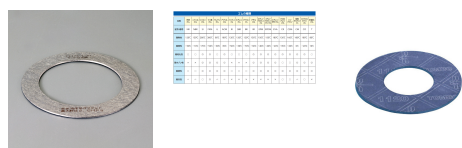

販売価格	3,840円(税抜) / 4,224円(税込)		
カタログ価格	3,840円(税抜) / 4,224円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 20:57現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1461ページ		



#### 仕様

呼び径	150A	厚み	3.0mm
使用温度範囲	水系流体:-200~215℃ 油系・ガス系流体:-200~260℃	適用流体	水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
材質	NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛		

内フランジパッキン

JIS5K

膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます

傷が付きにくく、柔軟性に優れます

#### 代替品

	品番 EA351FS-150 コメント JIS 10K
--	--------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.