


品番 : EA351GA-32

品名 : 32A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)

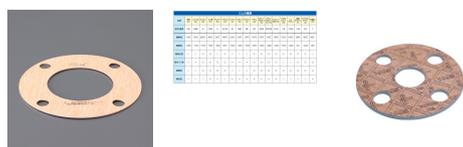

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 385円(税抜) / 424円(税込) | | |
| カタログ価格 | 385円(税抜) / 424円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 31 (2026/05/10 03:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1461ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------|--|------|--------------------------------|
| 呼び径 | 32A | 厚み | 1.5mm |
| 使用温度範囲 | 水系流体:-100~183℃ 油系流体:-100~180℃ ガス系流体:-100~180℃ | 材質 | NBR、アラミド繊維、無機充填材 |
| 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど | 最高圧力 | 水系・油系流体:3.0MPa ガス系流体:1.0MPa |
| 全面形パッキン | | | |
| JIS5K | | | |
| 比較的低温の機器に用いられます | | | |
| ボルト穴数 | 4 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.