


品番 : EA351GB-50

品名 : 50A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

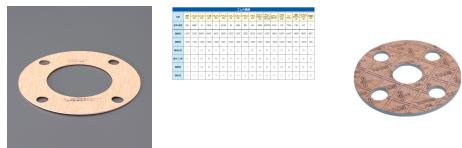

販売価格	770円(税抜)／847円(税込)		
カタログ価格	770円(税抜)／847円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/26 06:29現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1461ページ		



仕様

呼び径	50A	厚み	2.0mm
使用温度範囲	水系流体:-100~183°C 油系流体:-100~180°C ガス系流体:-100~180°C	材質	NBR、アラミド繊維、無機充填材
適用流体	水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油 系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど	最高圧力	水系・油系流体:3.0MPa ガス系流体:1.0MPa

全面形パッキン

JIS5K

比較的低温の機器に用いられます

ボルト穴数	4		
-------	---	--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.