


品番 : EA351GE-65

品名 : 65A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

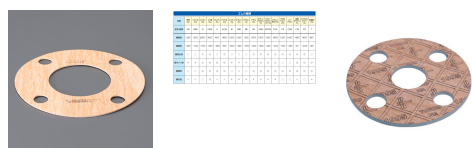

販売価格	1,900円(税抜) / 2,090円(税込)		
カタログ価格	1,900円(税抜) / 2,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/10 03:30現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1461ページ		



仕様

厚み	2.0mm	呼び径	65A
使用温度範囲	水系流体:-100~183℃ 油系流体:-100~180℃ ガス系流体:-100~180℃	材質	NBR、アラミド繊維、無機充填材
適用流体	水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど	最高圧力	水系・油系流体:3.0MPa ガス系流体:1.0MPa
大口径のガスケット。			
最大3810×3810mm(9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。			
比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。			
全面形パッキン			
JIS10K			
ボルト穴数	4		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.