


品番 : EA351GP-15

品名 : 15A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)

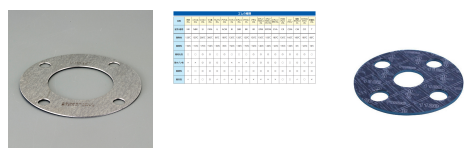


販売価格	490円(税抜) / 539円(税込)		
カタログ価格	490円(税抜) / 539円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 08:13現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1462ページ		



#### 仕様

呼び径	15A	厚み	1.5mm
使用温度範囲	水系流体:-200~215℃ 油系・ガス系流体:-200~260℃	材質	NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
適用流体	水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど	最高圧力	水系・油系流体:4.0MPa ガス系流体:1.0MPa
全面形パッキン			
JIS5K			
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます			
傷が付きにくく、柔軟性に優れます			
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます			

#### 代替品

	品番 EA351GT-15 コメント JIS 10K
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.