


品番 : EA351GW-40

品名 : 40A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

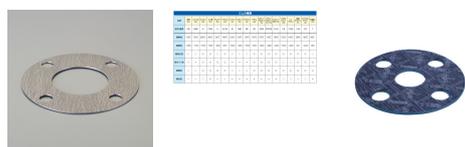

販売価格	2,420円(税抜) / 2,662円(税込)		
カタログ価格	2,420円(税抜) / 2,662円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/24 18:34現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1462ページ		



#### 仕様

呼び径	40A	厚み	3.0mm
使用温度範囲	水系流体: -200~215℃ 油系・ガス系流体: -200~260℃	最高圧力	水系・油系流体: 4.0MPa ガス系流体: 1.0MPa
材質	NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛	適用流体	水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
全面形パッキン			
JIS10K			
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます			
傷が付きにくく、柔軟性に優れます			
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.