



品番 : EA351HA-80

品名 : 80A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)

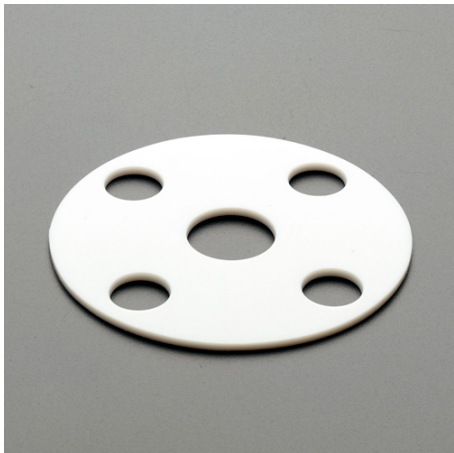

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,380円(税抜) / 2,618円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,380円(税抜) / 2,618円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/07/05 04:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1512ページ | | |

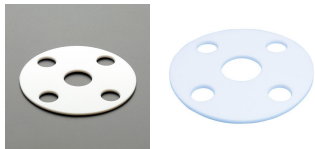

仕様

| | | | |
|--|--|-------|-------|
| 呼び径 | 80A | 厚み | 1.5mm |
| 使用温度範囲 | 水系・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100℃ | 材質 | PTFE |
| 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など | | |
| 全面形パッキン | | | |
| JIS5K | | | |
| 純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です | | | |
| 最高圧力 | 1.0MPa | ボルト穴数 | 4 |

代替品

| | |
|------|------------|
| 品番 | EA351HD-80 |
| コメント | JIS 10K |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.