


品番：EA351HB-80

品名：80A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)

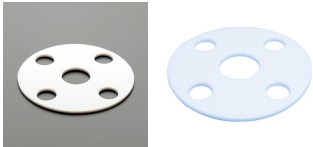

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,170円(税抜)／3,487円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 3,170円(税抜)／3,487円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/24 16:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1462ページ                      |      |   |



仕様

|                                                  |                                                                                                                            |       |       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 呼び径                                              | 80A                                                                                                                        | 厚み    | 2.0mm |
| 使用温度範囲                                           | 水系・油系・ガス系・腐食性流体:-100～100℃                                                                                                  | 材質    | PTFE  |
| 適用流体                                             | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など |       |       |
| 全面形パッキン                                          |                                                                                                                            |       |       |
| JIS5K                                            |                                                                                                                            |       |       |
| 純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です |                                                                                                                            |       |       |
| 最高圧力                                             | 1.0MPa                                                                                                                     | ボルト穴数 | 4     |

代替品

|  |      |            |
|--|------|------------|
|  | 品番   | EA351HE-80 |
|  | コメント | JIS 10K    |



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.