
 


品番 : EA351NB-2

品名 : 635x 635x 2mm ガスケットシート高温用

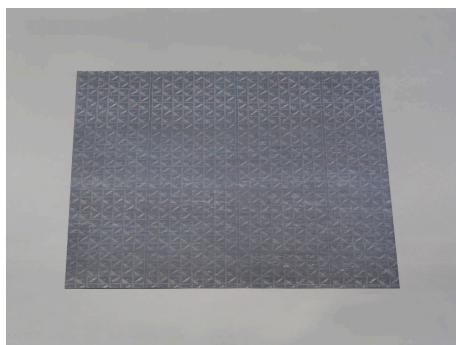

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,400円(税抜) / 21,340円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,400円(税抜) / 21,340円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/05 20:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------|-----------|--------|---------------------|
| メーカー | ニチアス | 型番 | No.1120 |
| 商品名 | クリンシルトップ | 材質 | グラファイト、アラミド繊維、NBRゴム |
| 使用温度 | -200~199℃ | | |
| 各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット | | | |
| サイズ | 635×635mm | 厚み | 2.0mm |
| 重量 | 約1230g | 使用温度範囲 | -200~199℃ |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.