


品番：EA354E-126

品名：[M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)



販売価格	1,510円(税抜) / 1,661円(税込)		
カタログ価格	1,510円(税抜) / 1,661円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/24 20:02現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2186ページ		

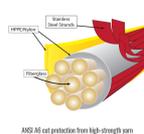

サイズ	全長(mm)	掌周り(mm)	中指長さ(mm)	厚み(mm)
M	234	213	約85	約0.7



サイズ	全長(mm)	掌周り(mm)	中指長さ(mm)	厚み(mm)
M	234	213	約85	約0.7

サイズ	全長(mm)	掌周り(mm)	中指長さ(mm)	厚み(mm)
M	234	213	約85	約0.7

耐切創手袋規格 ANSIにつ
ANSIは、米国国家規格協会 (American National Standards Institute) のこと。アメリカの規格である工業分野の標準規格の制定を行っている組織です。
耐切創性の試験については、ANSI A6と規格を参照し、詳細の加工技術は弊社ウェブサイトをご覧ください。その規格に適合するに承認されています。

耐切創レベル
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

仕様

サイズ	M	材質	樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE
全長(mm)	234	掌周り(mm)	213
中指長さ(mm)	約85	厚み	約0.7mm
ANSI規格 耐切創レベルA6			
EN388:2003規格 耐切創レベル5			
13ゲージ			
滑り止め加工付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.