 

 


品番：EA354GA-113

品名：[M] 手袋(ニトリルゴム・パウダー-無/100枚)

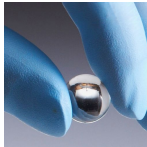

販売価格	2,530円(税抜)／2,783円(税込)		
カタログ価格	2,530円(税抜)／2,783円(税込)		
在庫数	最新在庫: 34 (2026/03/29 18:58現在)		
商品入数	100	販売単位	箱
カタログページ	2202ページ		



パウダー
無し

仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	886
サイズ	M	全長(mm)	240
掌周り(mm)	190	中指長さ(mm)	82
材質	樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)	厚み(mm)	0.13
カラー	ブルー	入数	100枚
仕様	左右兼用/パウダーフリータイプ	用途	掃除、洗濯、園芸、調理、介護、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、介護・福祉関連業などに。
注意	・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベン		

	ジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。	
食品衛生法適合品		
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。		
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。		
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。		
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。		
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。		
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業にも適しています。		
指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。		
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。		
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.