


品番：EA354GD-7B

品名：[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)



販売価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
カタログ価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/27 01:24現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	2183ページ		

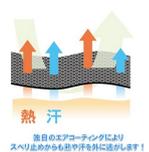

**ニトリルゴムの特性**  
 アクリロニトリル・ブタジエン共重合体からなる合成ゴム。優れた耐摩耗性、耐油・耐溶剤性、耐熱性を有する。また、優れた弾力性と柔軟性を兼ね備えている。耐熱性、耐油性、耐溶剤性を兼ね備えている。耐熱性、耐油性、耐溶剤性を兼ね備えている。

品番	サイズ	全長(mm)	中指長さ(mm)	掌周り(mm)	厚み(mm)	入数
EA354GD-7B	M	230	77	195	0.8	10



仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	380R
サイズ	M	全長(mm)	230
掌周り(mm)	195	中指長さ(mm)	77
入数	10双	材質	樹脂部: 合成ゴム(ニトリルゴム) 繊維部: ナイロン、ポリエステル、その他
厚み	0.8mm	カラー	本体: ネイビー 裾: ミディアムブルー
用途	屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業などに。		

滑止加工

手の平部分にも通気性がある為、ムレを軽減します。

指先までフィット感があります。

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。

手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティング

独自のアアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。

指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。

手の平の特殊パターンにより高い滑り止め効果を発揮します。

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。

作業に合わせて使い分けもできる2色展開です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.