


品番：EA354GJ-27

品名：[L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート)



販売価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
カタログ価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2026/05/18 21:44現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2187ページ		

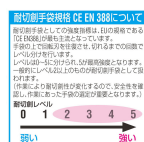

規格	耐切創	耐刺	耐圧	耐引	耐裂
ANSI A3	3	2	2	2	2
EN 388 XC	XC	2	2	2	2

規格	耐切創	耐刺	耐圧	耐引	耐裂
ANSI A3	3	2	2	2	2
EN 388 XC	XC	2	2	2	2

仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	GP-KV2R
サイズ	L	材質	樹脂部分:ニトリルゴム 繊維部分:アラミド、ポリエステル
全長(mm)	240	掌周り(mm)	220
中指長さ(mm)	80	厚み(mm)	1.5
入数	1双	重量	84g
カラー	本体:グリーン 裾:ブルー	用途	清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業などに。

ANSI規格 耐切創レベルA3

EN388:2016 耐切創レベルXC

10ゲージ

100%ケブラーの原手に耐油・耐突刺性のあるニトリルゴムによる強力なすべり止めを施した切創事故防止手袋です。

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.