



品番：EA354GJ-51

品名：[M] 手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE)

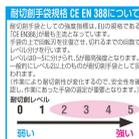

販売価格	1,720円(税抜) / 1,892円(税込)		
カタログ価格	1,720円(税抜) / 1,892円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/03/31 22:45現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2196ページ		

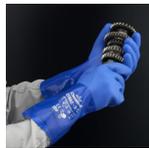

仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	KV660
サイズ	M	全長(mm)	300
掌周り(mm)	220	中指長さ(mm)	78
材質	表: 塩化ビニール 裏: ケブラー、ポリエステル	滑り止め材質	塩化ビニール
コーティング材質	塩化ビニール	ゲージ数	10ゲージ(ケブラー部分)
厚み(mm)	1.6	入数	1双
重量	210g	カラー	ブルー
用途	金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に。		

ANSI規格 耐切創レベルA2

EN388:2016規格 耐切創レベルXB

特殊配合の塩化ビニール樹脂を全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。

裏布にアラミド繊維(ケブラーR)を採用しています。

特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。

縫い目のないシームレス編手袋で、手にフィットし作業性に優れています。

代替品



品番 EA354HB-7

コメント 変更点:材質

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.