


品番：EA354GJ-68

品名：[LL] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム

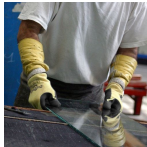

販売価格	1,650円(税抜)／1,815円(税込)		
カタログ価格	1,650円(税抜)／1,815円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/28 14:54現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ			



仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	S-TEX KV3
サイズ	LL	材質	樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル・アラミド繊維・ステンレススチール・その他
全長(mm)	275	掌周り(mm)	240
中指長さ(mm)	83	厚み(mm)	1.6
カラー	本体:ブラック 裾:イエロー	用途	清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業などに。
ANSI規格 耐切創レベルA8			
EN388:2016規格 耐切創レベルXF			
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。			
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。			
天然ゴムの特殊スベリ加工により、重量のある鉄板などもしっかり持てます。			
人間の手の自然な形に近い立体成型で、長時間の作業でも疲れにくい。			

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

代替品



品番 EA354HA-13

コメント サイズ・仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.