


品番：EA354MA-21A

品名：[XL/225mm] 手袋(ニトリルゴ ムコート/イエロー)



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 80 (2026/06/11 08:19現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ			

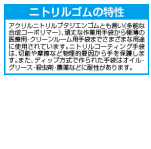

ニトリルゴムの特性
アクリルニトリル(AN)とブタジエン(BU)を配合した高弾力性・高耐摩耗性を誇るニトリルゴムの特性を活かした、作業用ニトリルゴムの開発に成功しました。従来のニトリルゴムよりも、柔軟性と伸縮性を向上させ、作業時のストレスを軽減し、長時間の作業でも快適に作業できる仕様の開発に成功しました。

サイズについて
LL ≒ XL、3L ≒ 2XL
※表記と実サイズはメーカーによって前後があります。

仕様

メーカー	3M	型番	GLOVE YEL
サイズ	XL	全長(mm)	225
掌周り(mm)	215	中指長さ(mm)	80
厚み	1.0mm	材質	ナイロン100% 掌部:発泡ニトリルゴム
ゲージ	15ゲージ	カラー	本体:イエロー 手首:青・黄

荷物配送、テープ巻付け、農作業などの作業に

極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。

手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業でもストレスを感じずスムーズに作業ができます。

耐油性(掌部のニトリルゴム部分)

通気性があり長時間の作業でも快適です。

丈夫で長持ち、洗って繰り返し使えます。

※洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。

※製品は電気絶縁性がありませんので、通電作業には使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.