



品番：EA365VA-13

品名：AC100V/ 300W ヒートガンセット(溶接用)

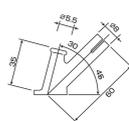

販売価格	26,300円(税抜) / 28,930円(税込)		
カタログ価格	26,300円(税抜) / 28,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/17 09:44現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0095ページ0886ページ		

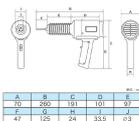

## 仕様

メーカー	石崎電機製作所(SURE)	型番	PJ-203A1※ESCOオリジナルセット品
用途	塩ビ溶接専用モデル、床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	300W	スイッチ	3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
温風温度	310℃	風圧	130mmAq
重量	約740g	サイズ	260×70×191(H)mm
材質	鋼板、合成樹脂	コード長	3m
付属品	溶接ノズル、溶接棒(硬質塩ビ： $\phi 3 \times 300\text{mm}$ ) $\times 10$ 本、溶接棒(軟質塩ビ： $\phi 3 \times 300\text{mm}$ ) $\times 10$ 本、スチールケース、フィルター $\times 1$ 、R型スタンド		

溶接専用プラジェット

溶接に特化した、ノズルの先が細い専用のモデル

堅牢な鋼板ボディを採用

電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上

塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。

<使用上の注意>

- ・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。
- ・本製品は高温工業用熱風機です。
- ・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。
- ・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。
- ・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
- ・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.