
 


品番 : EA365VA-3

品名 : AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用)

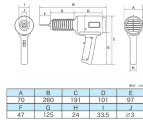

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 17,000円(税抜) / 18,700円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 17,000円(税抜) / 18,700円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/23 23:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0095ページ0864ページ               |      |   |



## 仕様

|      |                                    |      |                        |
|------|------------------------------------|------|------------------------|
| メーカー | 石崎電機製作所(SURE)                      | 型番   | PJ-203A1               |
| 用途   | 塩ビ溶接専用モデル、床材の継目処理<br>や塩ビ溶接棒を使った作業に | 電源   | AC100V(50/60Hz)        |
| 消費電力 | 300W                               | スイッチ | 3段切替スイッチ(切・送風・熱風)      |
| 温風温度 | 310℃                               | 風圧   | 130mmAq                |
| 重量   | 約740g                              | サイズ  | φ70(W)×260(L)×191(H)mm |
| 材質   | 鋼板、合成樹脂                            | コード長 | 3m                     |
| 付属品  | フィルター×1、R型スタンド、溶接塩ビ<br>棒・軟質タイプ×1   |      |                        |

### 溶接専用プラジェット

溶接に特化した、ノズルの先が細い専用のモデル

堅牢な鋼板ボディを採用

塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました

電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上

<別売りアタッチメント>

溶接用ノズル:EA365DV-11

<使用上の注意>

- ・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。
- ・本製品は高温工業用熱風機です。
- ・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。
- ・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。
- ・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
- ・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.