



品番：EA365VB-1

品名：AC100V/1200W ヒートブローワー

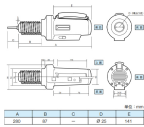

販売価格	33,300円(税抜)／ 36,630円(税込)		
カタログ価格	33,300円(税抜)／36,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 （2026/03/24 10:53現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0864ページ		

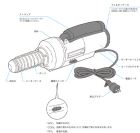

仕様

メーカー	石崎電機製作所(SURE)	型番	PJ-216A
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	1200W
温風温度	600℃	風量	0.14m3/min
風速	290m/min	スイッチ	3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長	3m	サイズ	φ96(W)×280(L)×96(H)mm
重量	約1000g(電源コードを除く)	付属品	フィルター×1、カーボンブラシ×1

高温工業用熱風機です。

据置型標準タイプ

製造ラインへの組み込みも簡単

ヒーター標準1200Wを搭載

ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。

ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。

- <使用上の注意>
- ・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。
 - ・本製品は高温工業用熱風機です。
 - ・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。
 - ・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。

- ・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
- ・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。

<別売りアダプター>

スプーンノズル:EA365VD-1

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.