


品番 : EA366RG-100

品名 : 230x280mm/#1000 ウェット&ドライ[°]-パ[°]-(5枚)

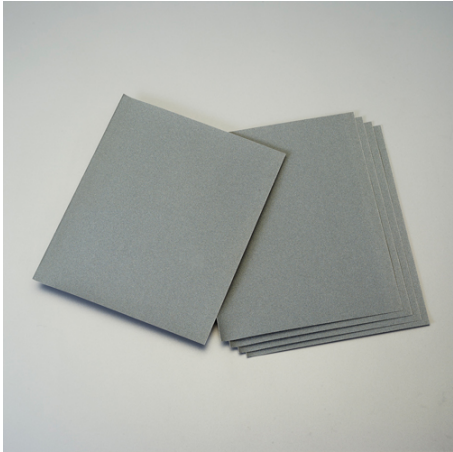

販売価格	495円(税抜) / 545円(税込)		
カタログ価格	495円(税抜) / 545円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/07/06 08:18現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0593ページ		



仕様

メーカー	理研コランダム	型番	C32P
粒度	#1000	サイズ	230×280mm
砥粒	C(炭化ケイ素)	基材	ラテックス系紙
入数	5枚		

あらゆる分野の研磨作業に
(金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨、自動車補修、金型、彫金等にも使用可能)

水研ぎ・空研ぎ兼用

柔らかな紙質で手になじみ、カーブ面の研磨や仕上げ加工に最適です。

- 【主な使用用途】
- ・バリやキズ取りに
 - ・錆や汚れ落としに
 - ・塗装面の研磨に
 - ・仕上げの研磨に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.