



品番：EA366RT-120

品名：230x280mm/#1200 ウェット&ドライ<sup>°</sup>-<sup>°</sup>パ<sup>°</sup>-(100枚)

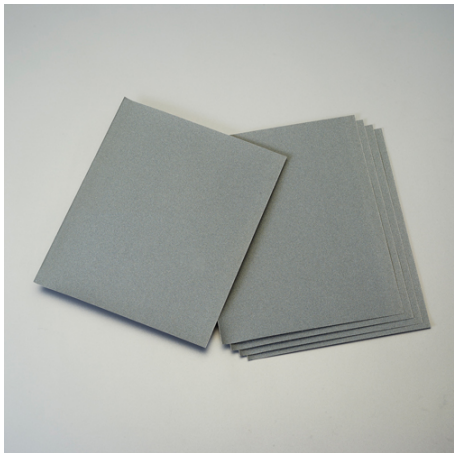

販売価格	9,700円(税抜) / 10,670円(税込)		
カタログ価格	9,700円(税抜) / 10,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 21:55現在)		
商品入数	100	販売単位	箱
カタログページ	0593ページ		

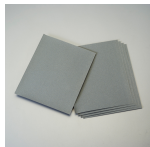

#### 仕様

メーカー	理研コランダム	型番	C32P
粒度	#1200	サイズ	230×280mm
砥粒	C(炭化ケイ素)	基材	ラテックス系紙
入数	100枚		

あらゆる分野の研磨作業に  
(金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨、自動車補修、金型、彫金等にも使用可能)

水研ぎ・空研ぎ兼用

柔らかな紙質で手になじみ、カーブ面の研磨や仕上げ加工に最適です。

- 【主な使用用途】
- ・バリやキズ取りに
  - ・錆や汚れ落としに
  - ・塗装面の研磨に
  - ・仕上げの研磨に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.