



品番：EA366RT-150

品名：230x280mm/#1500 ウェット&ドライペーパー(100枚)

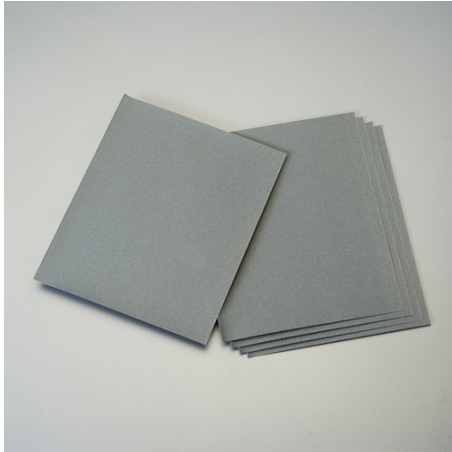

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,700円(税抜) / 10,670円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,700円(税抜) / 10,670円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/23 22:12現在) | | |
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 0593ページ | | |

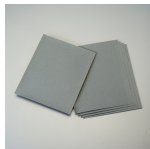

仕様

| | | | |
|------|----------|-----|-----------|
| メーカー | 理研コランダム | 型番 | C32P |
| 粒度 | #1500 | サイズ | 230×280mm |
| 砥粒 | C(炭化ケイ素) | 基材 | ラテックス系紙 |
| 入数 | 100枚 | | |

あらゆる分野の研磨作業に
(金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨、自動車補修、金型、彫金等にも使用可能)

水研ぎ・空研ぎ兼用

柔らかな紙質で手になじみ、カーブ面の研磨や仕上げ加工に最適です。

【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
・仕上げの研磨に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.