



品番：EA366SC-100

品名：150x230mm/#1000 ハンドパット(5枚)

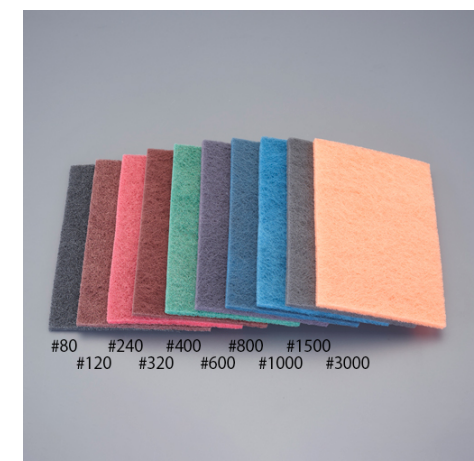

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,020円(税抜)／2,222円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,020円(税抜)／2,222円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2025/12/16 22:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 5                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0604ページ                      |      |   |

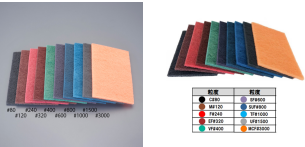

仕様

|                                                                 |               |    |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----|----------|
| メーカー                                                            | 理研コランダム       | 型番 | RICOB    |
| 商品名                                                             | リコブライトハンドパット  | 粒度 | #1000    |
| サイズ                                                             | 150×230mm     | 砥粒 | 酸化アルミニウム |
| 基材                                                              | 化学合成ナイロン繊維不織布 | 入数 | 5枚       |
| あらゆる素材の研磨作業に<br>(錆落とし/ステンレスシンクの傷落とし/樹脂製品の汚れ落とし/塗装前の足付け/木材の曲面など) |               |    |          |
| 水研ぎ・空研ぎ両用                                                       |               |    |          |
| 中央部にミシン目があり、半分に折りやすく簡単に手で切れます。                                  |               |    |          |
| 4層構造×高密度設計で耐久性に強い基材                                             |               |    |          |
| 砥粒を均一にコーティングしており、優れた仕上がりで研磨力が得られます。                             |               |    |          |
| 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。              |               |    |          |
| 【主な使用用途】<br>・バリやキズ取りに<br>・錆や汚れ落としに<br>・塗装面の研磨に<br>・仕上げの研磨に      |               |    |          |

# 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.