


品番 : EA423TC-15C

品名 : 15x30x 7mm オイルシール(タイプ 2/ニトリル)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 385円(税抜) / 424円(税込) | | |
| カタログ価格 | 385円(税抜) / 424円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/08/03 06:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1348ページ | | |

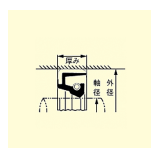

| 品番 | 軸径 | 外径 | 厚み | 材質 | 温度範囲 | 入数 |
|-------------|----|----|----|--------|---------|----|
| EA423TC-15C | 15 | 30 | 7 | ニトリルゴム | -25~120 | 1 |



仕様

| | | | |
|-----------------|-----------|--------|--|
| 軸径(mm) | 15 | 外径(mm) | 30 |
| 厚み(mm) | 7 | 材質 | シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線 |
| 適応温度 | -25℃~120℃ | 入数 | 1枚 |
| 耐油、耐摩耗性 | | | |
| タイプ2(JIS B2402) | | | |
| 外周金属 | | | |
| 油用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.