



品番 : EA423TC-25B

品名 : 25x38x 8mm オイルシール(タイプ 2/ニトリル)

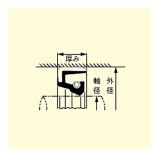

販売価格	490円(税抜) / 539円(税込)		
カタログ価格	490円(税抜) / 539円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/08/03 06:56現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1348ページ		

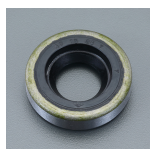

品番	EA423TC-25B
軸径	25
外径	38
厚み	8
材質	ニトリルゴム、冷間圧延鋼板、硬引鋼線
適応温度	-25℃～120℃
入数	1



仕様

軸径(mm)	25	外径(mm)	38
厚み(mm)	8	材質	シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線
適応温度	-25℃～120℃	入数	1枚
耐油、耐摩耗性			
タイプ2(JIS B2402)			
外周金属			
油用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.