


品番 : EA423TC-28B

品名 : 28x48x11mm オイルシール(タイプ 2/ニトリル)



販売価格	455円(税抜) / 501円(税込)		
カタログ価格	455円(税抜) / 501円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/03 06:56現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1348ページ		

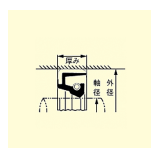

品番	EA423TC-28B
品名	28x48x11mm オイルシール(タイプ 2/ニトリル)
軸径	28
外径	48
厚み	11
材質	ニトリルゴム、冷間圧延鋼板、硬引鋼線
適応温度	-25℃~120℃
入数	1



仕様

軸径(mm)	28	外径(mm)	48
厚み(mm)	11	材質	シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線
適応温度	-25℃~120℃	入数	1枚
耐油、耐摩耗性			
タイプ2(JIS B2402)			
外周金属			
油用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.