



品番：EA423TE-15D

品名：15x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

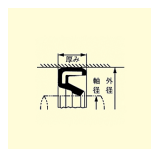

販売価格	350円(税抜) / 385円(税込)		
カタログ価格	350円(税抜) / 385円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/05 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1298ページ		

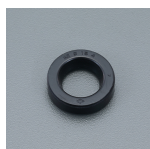

品番	軸径	外径	厚み	材質	入数
EA423TE-15D	15	30	5	ニトリルゴム、冷間圧延鋼板	1



仕様

軸径(mm)	15	外径(mm)	30
厚み(mm)	5	材質	シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板
適応温度	-25℃~120℃	入数	1枚
耐油、耐摩耗性			
G(JIS B2402)			
外周ゴム			
グリース用			
圧力のかかる所には使用不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.