


品番：EA423TF-12

品名：12x19x 3mm オイルシール(GM/ニトリル)



販売価格	455円(税抜) / 501円(税込)		
カタログ価格	455円(税抜) / 501円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/11 08:18現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1298ページ		

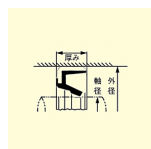

品番	EA423TF-12
品名	12x19x 3mm オイルシール(GM/ニトリル)
軸径	12
外径	19
厚み	3
材質	ニトリルゴム、冷間圧延鋼板
適応温度	-25℃～120℃
入数	1



仕様

軸径(mm)	12	外径(mm)	19
厚み(mm)	3	材質	シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板
適応温度	-25℃～120℃	入数	1枚
耐油、耐摩耗性			
GM(JIS B2402)			
外周金属			
グリース用			
圧力のかかる所には使用不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.