


品番 : EA424AE-113

品名 : 呼13/G 1/2"(呼径13) フレキ<sup>°</sup> 17<sup>°</sup> (ナット付セット)

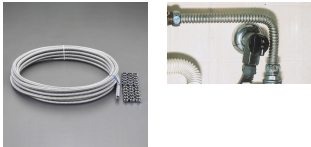

販売価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
カタログ価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 11:52現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1074ページ		



#### 仕様

メーカー	カクダイ	型番	※ESCOオリジナルセット品
セット内容	フレキパイプ×1 ナット(2個入り)×15 パッキン(2個入り)×15	呼	13
フレキパイプ			
全長	10m	パイプ外径	16mm
最小曲げ半径	39mm	耐圧	0.75MPa
材質	SUS304		
ナットセット(ナット+パッキン各30個)			
取付ねじ	G1/2"	材質	黄銅、EPDM
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ			
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

